

BUCKELMUTTER M10

LUFTGEKÜHLT

Artikelnummer-Beispiel
für eine Komplett Elektrode



für Blechloch-Durchmesser
> 12,0 mm



Wechselelektrode SW 30
> 1111-ZK-10176



Zentrierstift lang, Cerazur
> 8228-ZK-10089




Feder für BE ab 40 mm
> 1112-ZK-12207



Basiselektrode Standard Ø 28,
40 mm Länge
> 1111-ZK-10518




O-Ring
> 1123-ZK-16436

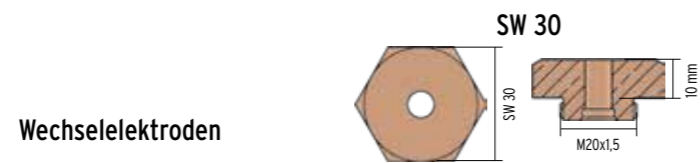

Wechselelektroden


Ø Blechloch (mm)	SW 30		SW 30		SW 30	
	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-	Art.-Nr.	1111-ZK-
11,0	10166		11,9	10175	12,8	10184
11,1	10167		12,0	10176	12,9	10185
11,2	10168		12,1	10177	13,0	10186
11,3	10169		12,2	10178	13,1	10187
11,4	10170		12,3	10179	13,2	10188
11,5	10171		12,4	10180	13,3	10189
11,6	10172		12,5	10181	13,4	10190
11,7	10173		12,6	10182	13,5	10191
11,8	10174		12,7	10183	-	-

Zentrierstifte

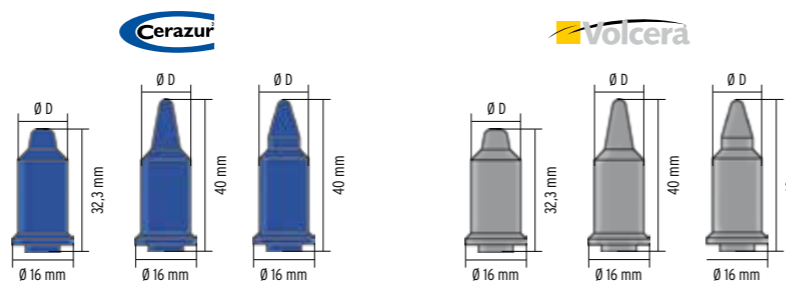


Ø Blechloch (mm)	Kurz			Lang			Mit Bund		
	Art.-Nr.	8228-ZK-	8228-ZK-	8228-ZK-	Art.-Nr.	8440-ZK-	8440-ZK-	8440-ZK-	
11,0	11079	10079	10379	11,0	11079	10079	10379		
11,1	11080	10080	10380	11,1	11080	10080	10380		
11,2	11081	10081	10381	11,2	11081	10081	10381		
11,3	11082	10082	10382	11,3	11082	10082	10382		
11,4	11083	10083	10383	11,4	11083	10083	10383		
11,5	11084	10084	10384	11,5	11084	10084	10384		
11,6	11085	10085	10385	11,6	11085	10085	10385		
11,7	11086	10086	10386	11,7	11086	10086	10386		
11,8	11087	10087	10387	11,8	11087	10087	10387		
11,9	11088	10088	10388	11,9	11088	10088	10388		
12,0	11089	10089	10389	12,0	11089	10089	10389		
12,1	11090	10090	10390	12,1	11090	10090	10390		
12,2	11091	10091	10391	12,2	11091	10091	10391		
12,3	11092	10092	10392	12,3	11092	10092	10392		
12,4	11093	10093	10393	12,4	11093	10093	10393		
12,5	11094	10094	10394	12,5	11094	10094	10394		
12,6	11095	10095	10395	12,6	11095	10095	10395		
12,7	11096	10096	10396	12,7	11096	10096	10396		
12,8	11097	10097	10397	12,8	11097	10097	10397		
12,9	11098	10098	10398	12,9	11098	10098	10398		
13,0	11099	10099	10399	13,0	11099	10099	10399		

BASISELEKTRODEN

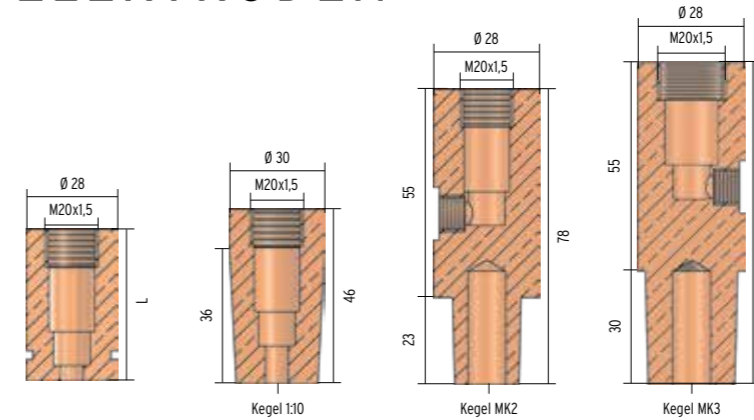

Länge (L in mm)	Standard Ø 28		Kegel 1:10	Kegel MK2	Kegel MK3
	Art.-Nr.	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-
40	10518	-	-	-	-
50	10519	-	-	-	-
60	10520	-	-	-	-
	-	10583	10544	10545	

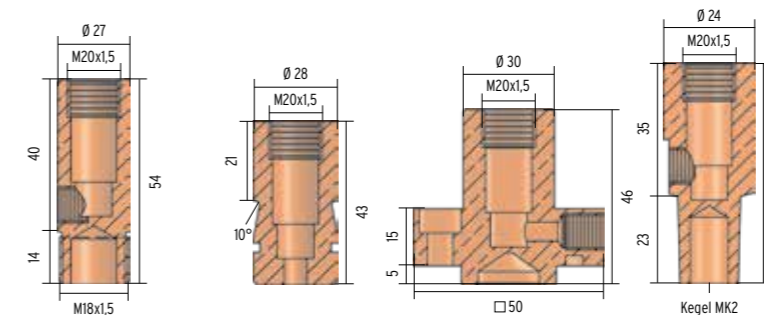

Art.-Nr.	Gewinde M18x1,5	S-Type	R-Type	T-Type
	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-
	10563	10683	10619	10644

Zubehör für Basiselektroden

Federn

Für Basiselektroden ab 40 mm

Länge	Feder M10	
	Art.-Nr.	1112-ZK-
40 mm	12207	

O-Ringe

Ø (mm)	O-Ringe M10	
	Art.-Nr.	1123-ZK-
28	16436	
S-Type	16436	

Druckluftanschluss

Art.-Nr.	Druckluftanschluss 1/8-6	
	Art.-Nr.	1116-ZK-
	12353	



Äußerst langlebig



Extrem temperaturstabil



Optimale Schweißergebnisse